

品番：EA944MG-23

品名：30mmx20m 両面テープ(家電部材固定)




| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 725円(税抜) / 798円(税込) | | |
| カタログ価格 | 725円(税抜) / 798円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/05/02 14:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1441ページ | | |



| | |
|------|------------------------------------|
| 品名 | EA944MG-23 |
| メーカー | 日東電工 |
| 型番 | No.510 |
| 幅 | 30mm |
| 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.15mm |
| 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に |
| テープ色 | 半透明 |
| 粘着力 | 6.0N/10mm |

| | |
|------|------------------------------------|
| 品名 | EA944MG-23 |
| メーカー | 日東電工 |
| 型番 | No.510 |
| 幅 | 30mm |
| 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.15mm |
| 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に |
| テープ色 | 半透明 |
| 粘着力 | 6.0N/10mm |

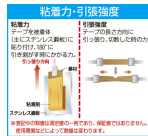

仕様

| | | | |
|------|------------------------------------|-----|---------------------|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.510 |
| 幅 | 30mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.15mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に | 内芯径 | 76mm(3") |
| テープ色 | 半透明 | 粘着力 | 6.0N/10mm |

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしております。

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープ

金属、プラスチック素材などの被着体に幅広くお使いいただけます。

基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

