 


品番：EA944MG-86


品名：20mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)



販売価格	3,080円(税抜)／3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜)／3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



品名	規格	単位	在庫
EA944MG-86	20mmx20m	巻	0

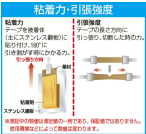

カタログ訂正 24/02/21 JIS Z 1541 1種1号適合ではありません。(No.55 1205)

仕様

メーカー	日東電工	型番	H9008
商品名	ハイパージョイント	幅	20mm
全長	20m	厚み	0.8mm
材質	基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系	用途	銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に
粘着力	22N/10mm	内芯径	76mm(3")
テープ色	グレー	耐熱温度	0~100℃
耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。			
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。			
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.