 


品番：EA944MG-88


品名：50mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,690円(税抜)／8,459円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,690円(税抜)／8,459円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/24 08:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1489ページ                      |      |   |



| 品名                | 規格         | 単位 | 在庫 |
|-------------------|------------|----|----|
| HYPER JOINT H9004 | 50mm x 20m | 巻  | 0  |

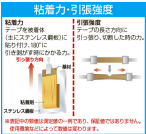

仕様

|                                                   |                       |      |                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------|
| メーカー                                              | 日東電工                  | 型番   | H9008                                    |
| 商品名                                               | ハイパージョイント             | 幅    | 50mm                                     |
| 全長                                                | 20m                   | 厚み   | 0.8mm                                    |
| 材質                                                | 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 | 用途   | 銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に |
| 粘着力                                               | 22N/10mm              | 内芯径  | 76mm(3")                                 |
| テープ色                                              | グレー                   | 耐熱温度 | 0～100℃                                   |
| 耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。                              |                       |      |                                          |
| 非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。                      |                       |      |                                          |
| 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 |                       |      |                                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.