


品番：EA944MH-10

品名：38mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ



販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		

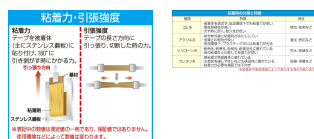

ポット式ストーブや高温ダクトの補修に

### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3510
幅(mm)	38	長さ(m)	3
厚さ(mm)	0.21	材質	基材: ガラスクロスアルミ箔 粘着剤: シリコーン系
用途	ポット式ストーブや高温ダクトの補修に	使用温度範囲	-50~250℃
内芯径	76mm(3")	テープ色	銀
粘着力	5N/10mm	引張強度	流れ方向: 60N/10mm 幅方向: 110N/10mm

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。

強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ。

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

