
 
 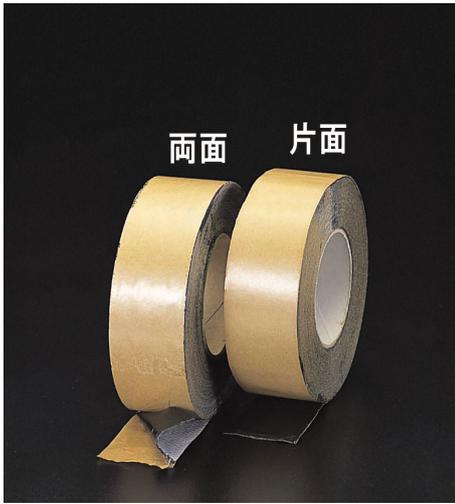


品番：EA944MJ-100

品名：100mmx20m 防水気密テープ(両面/ブチルゴム)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/23 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1446ページ		



品番	幅	長さ	厚さ	材質	用途
EA944MJ-100	100mm	20m	0.5mm	不織布・ブチルゴム系	サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水



色	用途
ブルー	ブチルゴム系粘着剤
黒色	不織布
グレー	ブチルゴム系粘着剤
黒色	不織布

項目	仕様
品名	防水気密両面テープ
品番	EA944MJ-100
幅	100mm
長さ	20m
厚さ	0.5mm
材質	不織布・ブチルゴム系
用途	サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水



耐久性に優れたブチルゴム系粘着剤をベースに、住宅専用に設計した防水・気密両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.6922
幅	100mm	長さ	20m
厚さ	0.5mm	材質	基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
用途	サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に	のり面	両面
粘着力	10N/10mm	引張強度	20N/10mm

通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。

段差にもしっかり接着。

寸法安定性に優れます。

住宅建材用

防水性・耐水性・気密性・耐久性に優れています。

熱軟化による汚染が少なく、施工性に優れます。

低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。(メーカー比)

強粘着タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.