


品番：EA944MN-3A

品名：20mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)

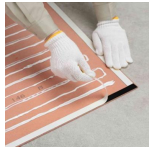

販売価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
カタログ価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



屋内外用

屋内外での仮止めや固定に

#### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	JJ0023
商品名	強力両面テープ ブチルゴム ECO 20×8	幅(mm)	20
長さ(m)	8	厚さ(mm)	0.9
入数	1巻	材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系(無溶剤) はくり紙:紙
用途	金属建材の仮止めに 建築内装材(化粧合板など)の仮止め や固定補助に フック類など軽量物の固定に	内芯径	φ75mm
テープ色	黒	粘着力	対SUS:11.5N/10mm 対PE:6.9N/10mm
保持力	0.4min(500g荷重×40度×1hr後)	引張強度	15.0N/10mm
伸び率	551%		

金属、プラスチック、ガラス、木など、多用途に使用できる、耐候性に優れた屋内外で使用できる両面テープです。

基材に柔軟なブチルゴム発泡体を使用し、貼り合わせる接着体にしっかり追従します。

粘着剤には、環境に配慮したエマルジョンタイプを採用した環境配慮型の製品です。

用途に合わせて適切なテープ幅を豊富なサイズからお選びいただけます。

### **株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.