

品番：EA944MN-4B

品名：30mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/10巻)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,900円(税抜) / 32,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,900円(税抜) / 32,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/09 22:52現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|------------|----------|----|----|
| EA944MN-4B | 30mmx10m | 箱 | 0 |

| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|------------|----------|----|----|
| EA944MN-4B | 30mmx10m | 箱 | 0 |

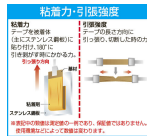

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0930 |
| 商品名 | No.541 | 幅(mm) | 30 |
| 長さ(m) | 10 | 厚さ(mm) | 0.75 |
| 材質 | 基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 | 用途 | 各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に |
| 内芯径 | 76mm(3") | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 6.2N/10mm | 入数 | 10巻 |

全天候型!屋外でも使用できる

柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています

密着性・耐久性に優れています

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.