

品番：EA944MN-6B

品名：50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/6巻)




販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 23:15現在)		
商品入数	6	販売単位	箱
カタログページ			



品番	品名	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	粘着力(N/10mm)	用途
EA944MN-6B	両面発泡ブチルテープ	50	10	0.75	6.2	各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に

品番	品名	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	粘着力(N/10mm)	用途
EA944MN-6B	両面発泡ブチルテープ	50	10	0.75	6.2	各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に

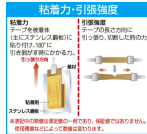

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J0950
商品名	No.541	幅(mm)	50
長さ(m)	10	厚さ(mm)	0.75
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系	用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
内芯径	76mm(3")	テープ色	黒
粘着力	6.2N/10mm	入数	6巻

全天候型!屋外でも使用できる

柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています

密着性・耐久性に優れています

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.