


品番：EA944MX-11

品名：145x 55mm 耐火シート

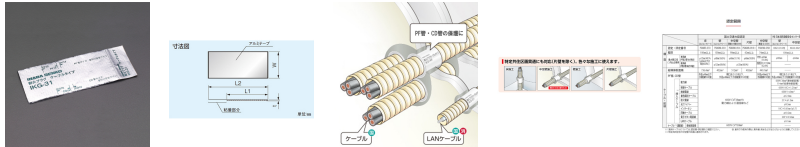

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 705円(税抜) / 776円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 705円(税抜) / 776円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/05/05 05:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1148ページ                       |      |   |



## 仕様

|              |                                    |               |  |
|--------------|------------------------------------|---------------|--|
| メーカー         | 因幡電機産業 (JAPPY)                     | 型番            | IKG-31   |
| 適合配管呼び径 (外径) | PF管:22 (30.5mm)<br>CD管:22 (28.0mm) | 直貫通時最大ケーブルサイズ | CVT600V 38mm <sup>2</sup> 以下<br>(床は60mm <sup>2</sup> 以下) |
| サイズ          | 145×55×2mm<br>(粘着部:25×55mm)        | 材質            | アルミテープ   |

ケーブル直貫通及びPF管・CD管貫通の防火区画貫通部措置部材

<消防特定共住区画貫通適合>

壁・中空壁において、平成17年消防庁告示第4号の基準に適合し、(財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。

加熱により、約4倍以上に膨張し、煙や熱を遮断する熱膨張性耐熱シートを使用しています。

一つの開口穴で「PF管・CD管3本」+「直貫通ケーブル」までの貫通処理が可能  
(特定共住区画貫通の消防評定は1開口穴にPF管またはCD管を1本まで)

壁面との段差がない美しい仕上がりが可能

一部に粘着材が付いているので、簡単に取り付けることができます。

柔軟性のある新型熱膨張性耐熱シートの採用により、PD管・CD管・ケーブルへの巻き付けが容易。  
貫通材に対して、耐火プラグケーブルタイプを1枚巻き付けて埋戻しするだけでOK!

RC壁やALC壁はもちろん中空壁や片壁にも対応可能  
(消防特定居住区画は壁・中空壁のみ対応)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.