


品番：EA944MX-12

品名：200x 55mm 耐火シート

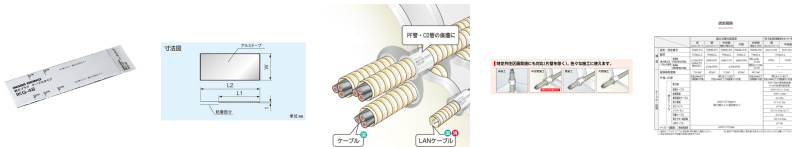

販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/05 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1148ページ		



### 仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	IKG-48
適合配管呼び径 (外径)	PF管: 36 (45.5mm) CD管: 42 (48.0mm)	直貫通時最大ケーブルサイズ	CVT600V 38mm <sup>2</sup> 以下 (床は60mm <sup>2</sup> 以下)
サイズ	200×55×2mm (粘着部: 25×55mm)	材質	アルミテープ

ケーブル直貫通及びPF管・CD管貫通の防火区画貫通部措置部材

<消防特定共住区画貫通適合>

壁・中空壁において、平成17年消防庁告示第4号の基準に適合し、(財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。

加熱により、約4倍以上に膨張し、煙や熱を遮断する熱膨張性耐熱シートを使用しています。

一つの開口穴で「PF管・CD管3本」+「直貫通ケーブル」までの貫通処理が可能  
(特定共住区画貫通の消防評定は1開口穴にPF管またはCD管を1本まで)

壁面との段差がない美しい仕上がりが可能

一部に粘着材が付いているので、簡単に取り付けることができます。

柔軟性のある新型熱膨張性耐熱シートの採用により、PD管・CD管・ケーブルへの巻き付けが容易。  
貫通材に対して、耐火プラグケーブルタイプを1枚巻き付けて埋戻しするだけでOK!

RC壁やALC壁はもちろん中空壁や片壁にも対応可能  
(消防特定居住区画は壁・中空壁のみ対応)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.