

品番：EA944NC-12A

品名：48mmx25m パワーテープ(ホワイト)




販売価格	1,420円(税抜)／1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜)／1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



品名	EA944NC-12A
サイズ	48mm×25m
材質	ポリエステルメッシュ
色	ホワイト
粘着力	3.9～7.1N/10mm
引張強度	36～43N/10mm
使用方法	接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。



品名	EA944NC-12A
サイズ	48mm×25m
材質	ポリエステルメッシュ
色	ホワイト
粘着力	3.9～7.1N/10mm
引張強度	36～43N/10mm
使用方法	接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。

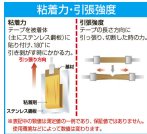

強くて丈夫、多用途に使えて大変便利

仕様

サイズ	48mm×25m	材質	基材:ポリエステルメッシュ 粘着剤:天然ゴム系
用途	漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど	色	ホワイト
粘着力	3.9～7.1N/10mm	引張強度	36～43N/10mm
使用方法	接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。		

手で切れるため、作業時に便利です。

のり残りが少なく、きれいながし跡になります。

ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。

天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。

ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。

屋内外用

【注意事項】

- ・表示の用途以外には使用しないでください。電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
- ・幼児の手の届くところや、直射日光の当たるところ、高温になるところには置かないでください。
- ・本製品は緊急補修用途のテープです。長時間補修機能を維持するものではありません。

- ・貼り直しをすると接着強度が低下します。
- ・凹凸面やクロロプレン系合成ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン。撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。
- ・素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。

代替品

	品番 EA944RS-44 コメント 48mmx32m 赤11
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.