


品番：EA944NG-2

品名：19mmx15m 自己融着テープ



販売価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/05/20 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1497ページ		

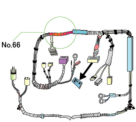

品番	EA944NG-2
品名	19mmx15m 自己融着テープ
メーカー	日東電工
型番	No.66
幅(mm)	19
長さ(m)	15
厚さ(mm)	0.5
材質	シリコンゴム
用途	電力ケーブル接続部絶縁保護用
使用温度範囲	-20～180℃
引張強度	6.6N/10mm
絶縁耐力	46.9kV/mm
入数	1巻

品番	EA944NG-2
品名	19mmx15m 自己融着テープ
メーカー	日東電工
型番	No.66
幅(mm)	19
長さ(m)	15
厚さ(mm)	0.5
材質	シリコンゴム
用途	電力ケーブル接続部絶縁保護用
使用温度範囲	-20～180℃
引張強度	6.6N/10mm
絶縁耐力	46.9kV/mm
入数	1巻



耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.66
幅(mm)	19	長さ(m)	15
厚さ(mm)	0.5	材質	シリコンゴム
用途	電力ケーブル接続部絶縁保護用	引張強度	6.6N/10mm
使用温度範囲	-20～180℃	絶縁耐力	46.9kV/mm
入数	1巻		

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ
電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。
耐熱性、耐寒性に優れています。
テープ自体が互いに融着し一体化します。
電気特性に優れています。
自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用

