


品番：EA944NJ-162

品名：19x0.18mm/10m 粘着テープ°(テフロン[TM]PTFE製/

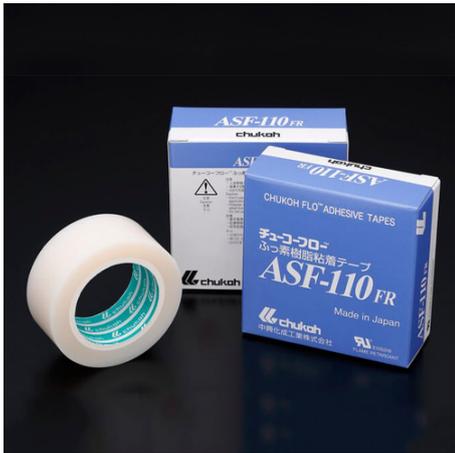

販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2025/12/16 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1500ページ		



品名	ASF-110 FR	品番	EA944NJ-162
材質	基材：フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤：シリコーン系	規格	JIS K 5402
寸法	幅：19mm 厚さ：0.18mm	重量	約 10g/巻
用途	ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに	使用温度範囲	-60～200℃
引張強度	100N/10mm	粘着力	3.6N/10mm



仕様

幅	19mm	長さ	10m
総厚さ	0.18mm	材質	基材：フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤：シリコーン系
用途	ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに	粘着力	3.6N/10mm
引張強度	100N/10mm	使用温度範囲	-60～200℃

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性・耐候性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

