


品番 : EA944NJ-178A

品名 : 200x0.23mm/10m 粘着テープ (テフロン[TM]PTFE製)

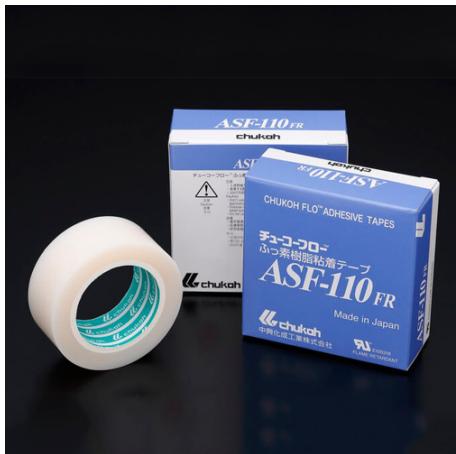

販売価格	59,400円(税抜)／65,340円(税込)		
カタログ価格	59,400円(税抜)／65,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:06現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1500ページ		



電気絶縁性に優れています。

仕様

幅(mm)	200	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.23	材質	基材: フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE) 製)フィルム 粘着剤: シリコーン系
用途	ヒートシール圧着部の被覆、シート・ ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テー プ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁 被覆などに	粘着力	4N/10mm
引張強度	136N/10mm	使用温度範囲	-60~200°C
入数	1巻		

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性・耐候性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.