


品番：EA944NJ-19

品名：19x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)

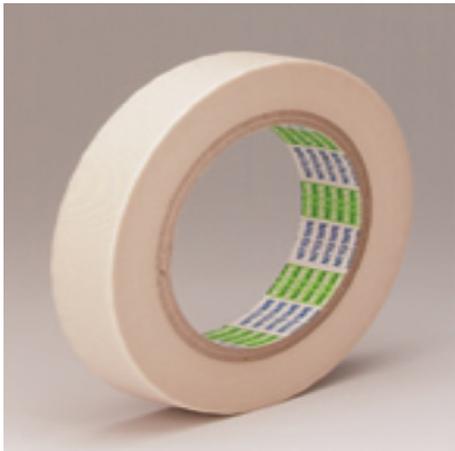

販売価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
カタログ価格	6,440円(税抜) / 7,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/19 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1518ページ		



高強度と耐熱性に優れたガラスクロス粘着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.188UL
幅	19mm	長さ	33m
総厚さ	0.18mm	材質	基材:ガラスクロス 粘着剤:シリコーン系
用途	耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、 部品の外層用途、コイルの結束や外層 絶縁用途に	引張強さ	600~620N/19mm
伸び	5%	引きはがし粘着力	6.7N/19mm
破壊電圧	3.5kV	電食係数	0.96

機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります。(メーカー比)

180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。

UL-510FRを取得しています。

寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

