

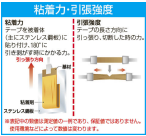


品番：EA944NL-1B

品名：50mmx50m 粘着テープ(アルミクラフト)

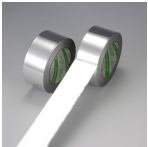

販売価格	1,350円(税抜)／1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜)／1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 96 (2025/05/11 00:51現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1504ページ		

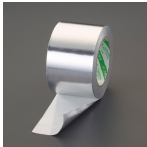

項目	単位	値
幅	mm	50
長さ	m	50
厚さ	mm	0.113
材質		アルミ箔
粘着剤		ゴム系
粘着力	N/10mm	11.7
引張強さ	N/10mm	69
伸び	%	4

仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.113mm	材質	基材:アルミ箔 粘着剤:ゴム系
用途	断熱材の固定に	粘着力	11.7N/10mm
巻戻し力	2.6N/cm	引張強さ	69N/10mm
伸び	4%		
断熱材固定用			
重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。			
保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め			
曲部・T字部分の被覆			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.