


品番 : EA944NN-12

品名 : 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

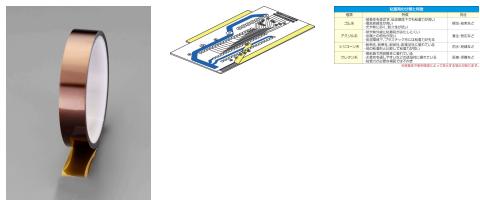

販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/17 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1494ページ		



電気・電子機器などの耐熱絶縁用途に活躍

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.360UL
幅	12mm	長さ	20m
厚さ	0.06mm	材質	基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコーン系 芯:プラスチック
用途	部品実装リフロー工程、耐熱マスキング、2次電池電極絶縁、耐熱電気絶縁に	引きはがし粘着力	5.4N/19mm
引張強さ	145N/19mm	伸び	65%
破壊電圧	8.0kV	電食係数	1.00
入数	1巻		

電気絶縁性に優れています。

耐熱性に優れています。

推奨使用温度(連続使用): 180°C

難燃性に優れています。

UL 510 FR取得

寸法安定性に優れています。

細幅加工に対応できます。

長尺対応が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.