

品番：EA944NN-31A


品名：19mmx50m 電気絶縁テープ



販売価格	4,020円(税抜)／4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜)／4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1444ページ		





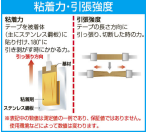

仕様

メーカー	日東シンコー	型番	VCT-Y
商品名	ワニスクロステープ	用途	トランス、モータ等の外層絶縁に
幅	19mm	長さ	50m
厚み	0.18mm	材質	基材:綿布 塗布:油性ワニス
最高許容温度	105℃	引張強度(長さ方向)	136.0N/15mm
絶縁破壊電圧(常態)	10.7Kv	色	黄色
重量	269g	入数	1巻
A種電気機器の絶縁に			
粘着剤なし			
電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。			
テープに継ぎ目がある場合があります。			

