



品番：EA944NP-105

品名：19mmx10m ビニールテープ(緑/1巻)

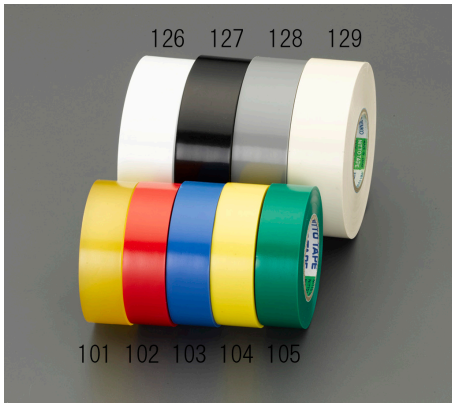

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 95円(税抜) / 105円(税込) | | |
| カタログ価格 | 95円(税抜) / 105円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 30 (2026/05/16 02:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1443ページ | | |

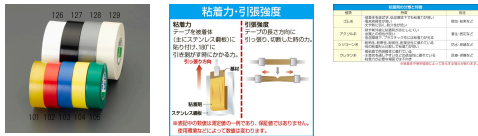

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

仕様

| | | | |
|------|----------------------|------|---|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.21 |
| サイズ | 19mm×10m | 厚さ | 0.19mm |
| 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 | 用途 | 配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用 |
| 重量 | 50g | カラー | グリーン |
| 粘着力 | 2.51N/19mm | 引張強度 | 71.9N/19mm |

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.