

 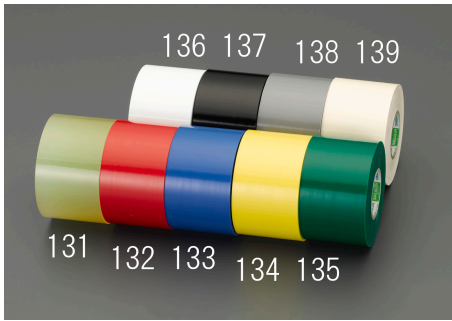


品番：EA944NP-134

品名：50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

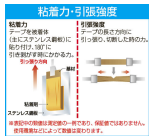

販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/03 04:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1443ページ		



品番	品名	規格	単位
EA944NP-131	塩化ビニールテープ(緑)	50mmx20m	巻
EA944NP-132	塩化ビニールテープ(赤)	50mmx20m	巻
EA944NP-133	塩化ビニールテープ(青)	50mmx20m	巻
EA944NP-134	塩化ビニールテープ(黄)	50mmx20m	巻
EA944NP-135	塩化ビニールテープ(黒)	50mmx20m	巻
EA944NP-136	塩化ビニールテープ(白)	50mmx20m	巻
EA944NP-137	塩化ビニールテープ(黒)	50mmx20m	巻
EA944NP-138	塩化ビニールテープ(グレー)	50mmx20m	巻
EA944NP-139	塩化ビニールテープ(クリーム)	50mmx20m	巻

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.19mm	材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	イエロー
粘着力	2.47N/19mm	引張強度	68.2N/19mm
入数	1巻		

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.