

 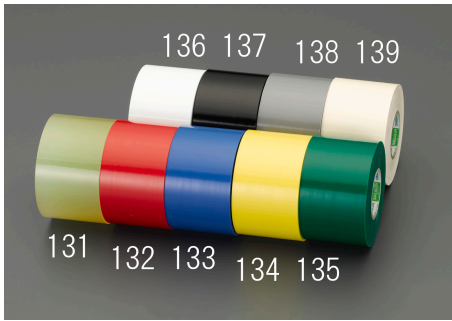


品番：EA944NP-137

品名：50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

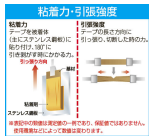

販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/03 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1443ページ		



品番	幅	長さ	厚さ	材質	粘着力	引張強度
EA944NP-131	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-132	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-133	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-134	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-135	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-136	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-137	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-138	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm
EA944NP-139	50mm	20m	0.19mm	塩化ビニール	2.47N/19mm	68.2N/19mm

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.19mm	材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	ブラック
粘着力	2.47N/19mm	引張強度	68.2N/19mm
入数	1巻		

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.