



品番：EA944NP-32

品名：50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)

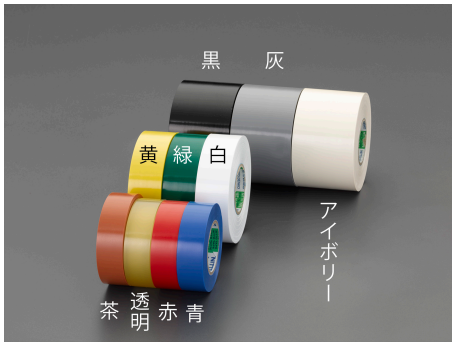

販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/03 05:00現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	1443ページ		

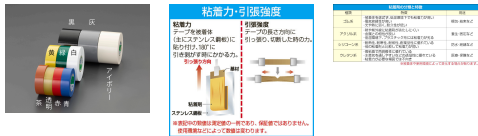

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.19mm	材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	レッド
粘着力	2.47N/19mm	引張強度	68.2N/19mm
入数	4巻		

- 電気絶縁性に非常に優れています。
- 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
- 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
- カット性に優れ、手で切ることができます。
- 初期粘着性に優れています。
- 配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.