
 


品番：EA944NR-1

品名：50mmx18m コーテープ・非粘着(白/6巻)

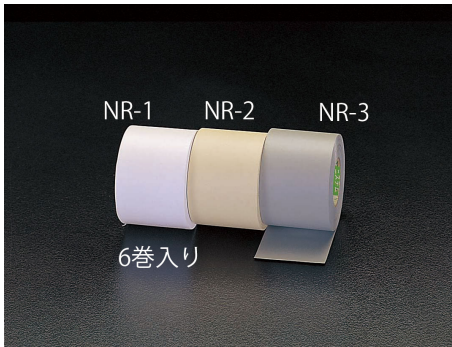

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/14 15:12現在) | | |
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 包 |
| カタログページ | | | |



[構造]

塩化ビニール



水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ

仕様


| | | | |
|------|----------|-----|--|
| サイズ | 50mm×18m | 厚さ | 0.15mm |
| 材質 | 塩化ビニール | 用途 | 屋外配管の簡易防水、湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に |
| 引張強度 | 54N/10mm | カラー | ホワイト |
| 入数 | 6巻 | 重量 | 約1.1kg |

非粘着のため、施工が容易

曲折部の施工も容易

屋内配管の仕上げ用

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA944MX-41</p> <p>コメント 変更点:メ-カ、厚さ、カラーなど</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.