



品番：EA944NR-12

品名：50mmx18m コーテープ・非粘着(アイボリー)

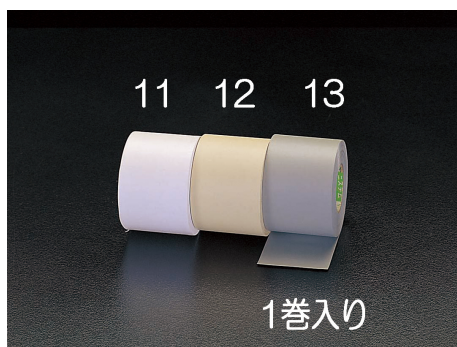

販売価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
カタログ価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			

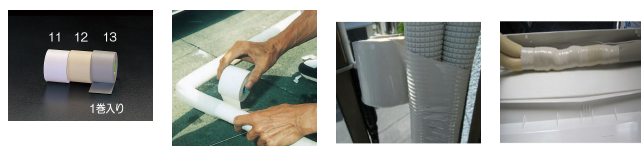

水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ

### 仕様


サイズ	50mm×18m	厚さ	0.15mm
材質	塩化ビニール	用途	屋外配管の簡易防水、湿気が多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に
引張強度	54N/10mm	重量	183g
カラー	アイボリー	入数	1巻

非粘着のため、施工が容易

曲折部の施工も容易

屋内配管の仕上げ用

### 代替品

	<p>品番 EA944MX-41</p> <p>コメント 変更点:メ-カ、厚さなど</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.