



品番：EA944NR-2

品名：50mmx18m コーテープ・非粘着(アイボリー/6巻)

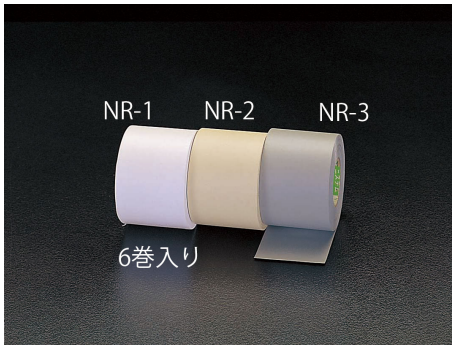

販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 15:12現在)		
商品入数	6	販売単位	包
カタログページ	0034ページ		

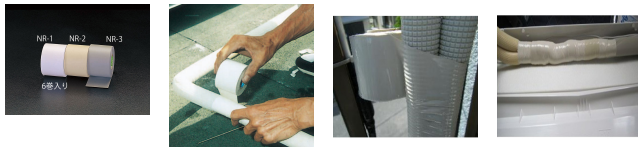

水道管や設備配管などに巻きつける絹目のキャンパステープ

仕様


サイズ	50mm×18m	厚さ	0.15mm
材質	塩化ビニール	用途	屋外配管の簡易防水、湿気が多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に
引張強度	54N/10mm	カラー	アイボリー
入数	6巻	重量	約1.1kg

非粘着のため、施工が容易

曲折部の施工も容易

屋内配管の仕上げ用

代替品

	<p>品番 EA944MX-41</p> <p>コメント 変更点:メカ、厚さなど</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.