



品番：EA944NX-29

品名：50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)

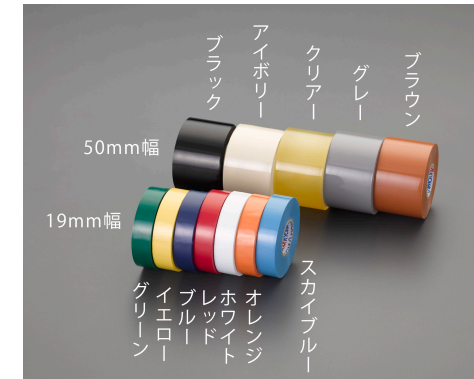

販売価格	2,990円(税抜)／3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜)／3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 04:56現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	1493ページ		

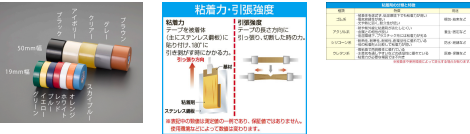

仕様

幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.2mm	材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
用途	電気絶縁用、仕分け用	粘着力	0.5N/10mm以上
引張強度	20N/10mm以上	重量(1巻あたり)	231g
カラー	グレー	入数	4巻
脱鉛			
RoHS対応品			
JIS規格 C2336適合品			
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。			
JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。			
土木・建築・工場・作業場・重電および弱电各企業から一般家庭まで使用されています。			

代替品

品番	EA944NP-138
コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.