


品番：EA944NZ-19


品名：19mmx50m ホールディングテープ

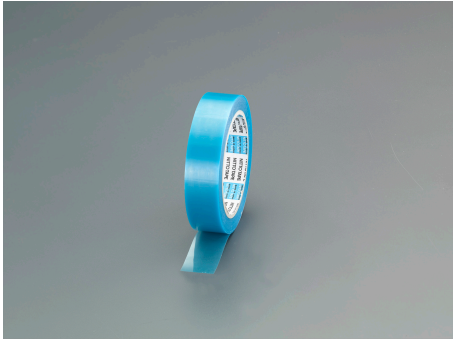

販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 84 (2026/04/11 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1437ページ		



品名	EA944NZ-19
規格	19mm x 50m
材質	基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
色	ライトブルー
厚さ	0.07mm (基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)
引張強度	70N/10mm
粘着力	3.32N/10mm
保持力(mm/60分)	0.2
伸び	100%
用途	OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定に

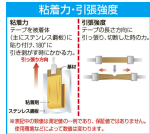

## 仕様

幅	19mm	長さ	50m
厚さ	0.07mm (基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)	材質	基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
用途	OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定に	内芯径	76mm(3")
色	ライトブルー	粘着力	3.32N/10mm
引張強度	70N/10mm	重ね貼り粘着力(N/25mm)	0.10
保持力(mm/60分)	0.2	巻戻し力(N/25mm)	0.5
伸び	100%	入数	1巻

適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ

被着体への汚染性が少ない

樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる

光や熱による劣化に強い

屋内用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.