

品番：EA944NZ-40


品名：40mmx50m ホールディングテープ



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/04/11 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1437ページ		



品名	EA944NZ-40
規格	40mmx50m
材質	基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
色	ライトブルー
厚さ	0.07mm (基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)
引張強度	70N/10mm
粘着力	3.32N/10mm
伸び	100%
重ね貼り粘着力(N/25mm)	0.10
保持力(mm/60分)	0.2
巻戻し力(N/25mm)	0.5
入数	1巻

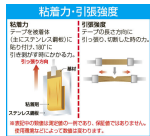

仕様

幅	40mm	長さ	50m
厚さ	0.07mm (基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)	材質	基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
用途	OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定に	内芯径	76mm(3")
色	ライトブルー	粘着力	3.32N/10mm
引張強度	70N/10mm	保持力(mm/60分)	0.2
重ね貼り粘着力(N/25mm)	0.10	巻戻し力(N/25mm)	0.5
伸び	100%	入数	1巻

樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる

光や熱による劣化に強い

適度な粘着力と糊残りが優れた国内生産の仮止め用粘着テープ

被着体への汚染性が少ない

屋内用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.