 
 



品番：EA944RD-2

品名：13mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 23:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

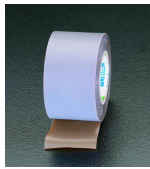

| 品名 | 幅 | 厚さ | 長さ | 単位 |
|-----------|------|--------|-----|----|
| EA944RD-2 | 13mm | 0.13mm | 10m | 個 |



耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.903UL |
| 幅 | 13mm | 長さ | 10m |
| 総厚さ | 0.13mm | 材質 | 基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系 |
| 用途 | 電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 巻戻し力 | 5.8N/19mm | 粘着力 | 3.7N/10mm |
| 引張強度 | 48N/10mm | 伸び | 220% |
| 絶縁破壊電圧 | 11kV | 動摩擦係数 | 0.1 |

-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。

様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

代替品



品番 EA944RD-13
コメント 変更点:厚みなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.