


品番：EA944RH-1

品名：25mmx 3m 自己融着テープ(シリコンゴム)

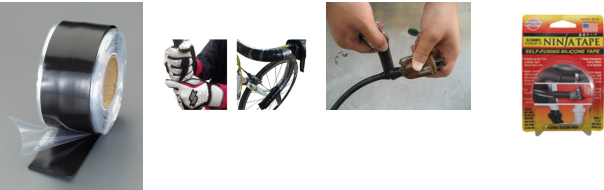

販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2024/05/09 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1514ページ		



仕様

メーカー	Devcon (デブコン)	型番	DV82110
幅(mm)	25	長さ(m)	3
厚さ(mm)	0.5	材質	基材:シリコン
用途	水、燃料ホースの緊急補修、ダクトテープ、絶縁テープの代わり、工具類の保護、絶縁、自動車のラジエーターホースの補修、自動車のワイヤーハーネスの保護、絶縁、ゴルフクラブや自転車のグリップの保護、絶縁、ボートの配線の保護、絶縁、折れた棒や植物の枝の修復に	テープ色	黒
耐熱温度	−54～260℃	引張強度	8.00MPa
伸び	600%	絶縁破壊強さ	16, 000V/mm
接着剤不使用の、シリコンゴム製の自己融着テープです。			
引きのばして2〜3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。			
密閉、絶縁、振動止めの用途に使用可能です。			
あらゆるパイプの漏水補修が可能です。 ※漏水補修には何層か重ねて巻きつけてください。			
世界で最も過酷な、米軍規格(U.S.Mil Spec.AA59163)に適合します。			

軍隊での長年の使用実績を持つ万能補修テープで、密閉性、防水性、絶縁性に優れています。

絶縁テープ、ダクトテープの代わりにも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.