


品番：EA944RL-19

品名：19mmx0.08mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)

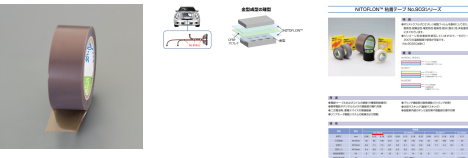

販売価格	3,260円(税抜)／3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜)／3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 10:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1518ページ		



耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.903UL
幅(mm)	19	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.08	材質	基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に	使用温度範囲	-60~200℃
180°引きはがし粘着力(対SUS板)	5.6N/19mm	巻戻し力	4.4N/19mm
引張強度	55N/19mm	伸び	180%
絶縁破壊電圧	8kV	動摩擦係数	0.1
入数	1巻		

-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。
また、短時間であればより高温でも使用可能です。

様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

代替品



品番 EA944RD-22

コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.