


品番：EA944RS-12

品名：48mmx13.7m 手切れ粘着テープ (オレンジ) [DUCK]

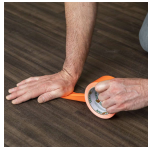

販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 192 (2026/04/13 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1436ページ		



品名	EA944RS-12
規格	48mm x 13.7m
材質	ポリエチレン
粘着剤	ゴム系
耐熱温度	93℃
引張強度	45.53N/10mm
粘着力	8.21N/10mm
内芯径	76mm (3")



手で簡単に切れます

仕様

幅	48mm	長さ	13.7m
厚さ	0.23mm	材質	基材: ポリエチレン 粘着剤: ゴム系
用途	結束、ラベル貼り、色分けなどに	内芯径	76mm (3")
カラー	オレンジ	耐熱温度	93℃
粘着力	8.21N/10mm	引張強度	45.53N/10mm

手で簡単に切れます。

木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。

凹凸面にも貼付可能

約3週間以内であれば、きれいに剥がすことができます。

※継続的に使用する場合は、約90℃以下の環境でご使用ください。

一時的なマーキングに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

