


品番：EA944RS-33

品名：48mmx 109.7m アルミダクトテープ (防水)[DUCK]

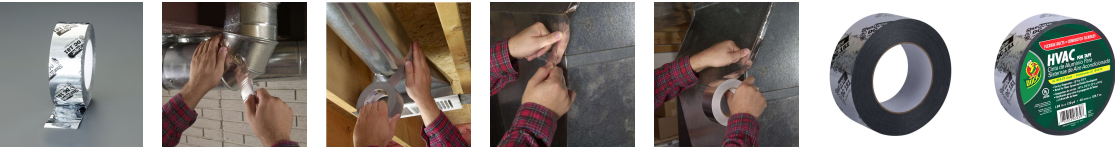

販売価格	5,300円(税抜)／5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜)／5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/26 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0034ページ1485ページ		



耐久性が有り、頑丈なテープです

仕様

幅(mm)	約48	長さ(m)	約109(109.7)
厚さ(mm)	0.10	材質	基材:BOPPフィルム 粘着剤:アクリル系
用途	空調システムの設置や修理などに	内芯径	76mm(3")
使用温度範囲	-23～90℃	粘着力	4.16N/10mm
引張強度	54.3N/10mm		
屋内・屋外用			
手で簡単に切れます			
硬質・柔軟性のある両方のダクトに使えるテープ			
耐久性が有り、頑丈なテープです			

代替品

品番	EA944RS-31
コメント	サイズ・仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.