 



品番 : EA944RV-3

品名：48mmx11m 超強力ダクトテープ (手切れ/白)

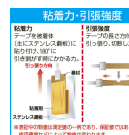

販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/07 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1495ページ		

[illegible][illegible]

モデルチェンジ内容 25/02/27 パッケージデザイン変更(No.56 9046)

超強力&高強度&耐水

すべてそろった超厚手補修テープ

仕様

幅(mm)	48	長さ(m)	9.1
厚さ(mm)	0.43	材質	基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
用途	屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に	内芯径(mm)	76
色	木目	重量(g)	234

全天候型

破れにくい超厚手耐久タイプ

すぐれた耐水性

高強度ポリエステルクロス採用

手できれいに切れる

平滑面・粗面・凸凹面OK

超強力接着・高強度・耐水・耐熱が特長

＜使用できるもの＞

木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革

＜使用できないもの＞

特殊加工面、シリコン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.