



品番：EA944SB-2

品名：15mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔)

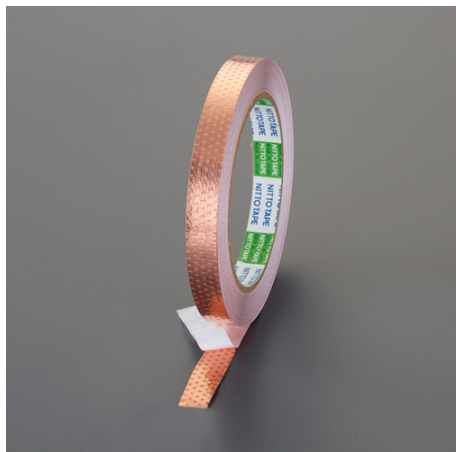

販売価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/08 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1452ページ		

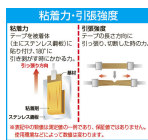

項目	仕様
材質	銅箔
厚さ	0.11mm
幅	15mm
長さ	20m
重量	約0.3g
保管温度	5℃～35℃
保管湿度	40%～70%
保管期間	約1年
使用温度	-20℃～100℃
使用湿度	5%～95%
使用期間	約1年

### 仕様

メーカー	日東電工	型番	CT-311E
幅(mm)	15	長さ(m)	20
厚さ(mm)	0.11	材質	基材: 圧延銅箔 粘着剤: アクリル系
用途	電子、電気機器のアース取り、電磁波シールド用	粘着力	7.5N/10mm

抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。

圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布し、導通がとれるようにしたテープです。

長期に渡る安定したシールド効果、電気特性を保持し、電子機器のアース取りや電磁波シールドに使用されています。

初期及び経日で優れた粘着特性を発揮します。

経日による抵抗値の上昇がわずかです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.