

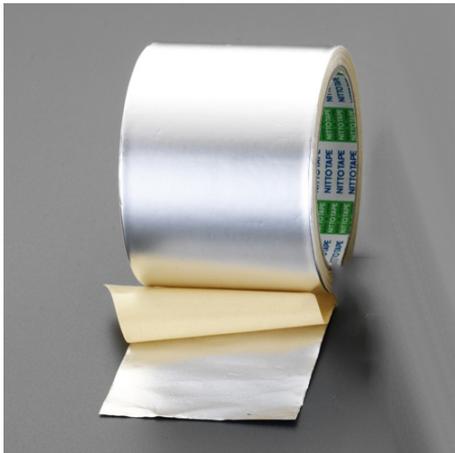


品番：EA944SC-50

品名：50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)

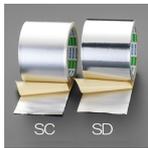

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/03/23 05:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1453ページ | | |

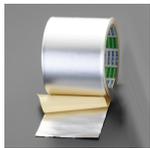

| 品名 | 規格 | 単位 |
|------------|----------|----|
| EA944SC-50 | 50mmx10m | 巻 |

ダクトや配管の被覆、保護用途に適しているアルミテープです

仕様

| | | | |
|-------|--|-----|-------------------------|
| 幅 | 50mm | 長さ | 10m |
| 厚さ | 0.1mm | 材質 | 基材:アルミニウム箔 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | ダクトや配管の被覆・保護、保温材などの目地用、配線や部品などの固定用、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに | 粘着力 | 11.2N/10mm |
| 引張強度 | 34.4N/10mm | 光沢 | 無 |
| 伸び(%) | 8 | | |

50μ厚軟質アルミ箔(JIS H 4160 A1N30H相当品)にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。

アルミ箔のツヤ消し面を表にした製品です。

強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。

軟質アルミ箔でどこでもきれいに貼れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

