



品番：EA944SD-2A

品名：50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)

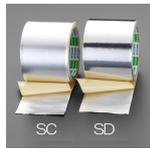

販売価格	2,560円(税抜) / 2,816円(税込)		
カタログ価格	2,560円(税抜) / 2,816円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/23 07:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		

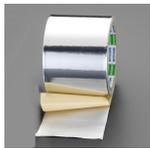

品名	規格	単位
EA944SD-2A	50mmx50m	巻

ダクトや配管の被覆、保護用途に適しているアルミテープです

### 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.1	材質	基材:アルミニウム箔 粘着剤:アクリル系
用途	ダクトや配管の被覆・保護、保温材などの目地用、配線や部品などの固定用、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに	粘着力	11.2N/10mm
引張強度	34.4N/10mm	光沢	有
耐熱温度	約60℃	伸び(%)	8

アルミ箔の光沢面を表にした製品です。

強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。

50μ厚軟質アルミ箔(JIS H 4160 A1N30H相当品)にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。

軟質アルミ箔でどこでもきれいに貼れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

