



品番：EA944SE-101

品名：50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手)

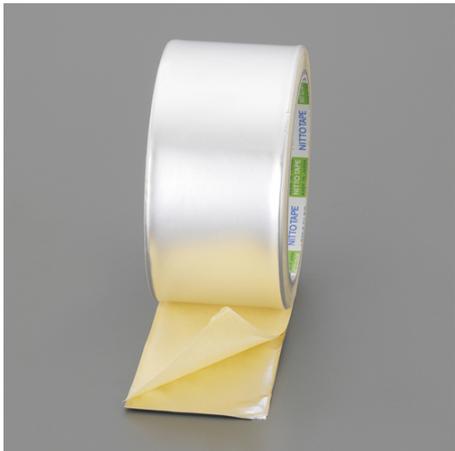

販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2025/08/04 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		

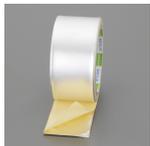

粘着力・引張強度	
粘着力	7.9N/10mm
引張強度	1.5N/mm

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3090
幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.13	材質	基材:軟質アルミ箔(0.08mm) 粘着剤:アクリル系
用途	屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修、外壁のすき間シールに	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	7.9N/10mm

厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ

耐水性、耐候性に優れたアルミ素材

凹凸面や曲面にもピッタリフィット

屋外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.