


品番：EA944SE-106

品名：50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢厚手)

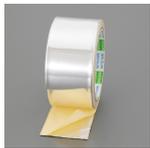

販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2025/08/04 18:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA944SE-106	50mmx10m	巻	29

流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3302
幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.13	材質	基材:軟質アルミ箔(0.08mm) 粘着剤:アクリル系
用途	流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	7.9N/10mm

厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ

耐水性、耐候性に優れたアルミ素材

凹凸面や曲面にもピッタリフィット

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

