


品番：EA944SE-38B

品名：38mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/24巻)



販売価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
カタログ価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 20:40現在)		
商品入数	24	販売単位	箱
カタログページ	1453ページ		

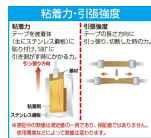

品名	EA944SE-38B
規格	幅38mm 長さ9.14m 厚さ0.12mm
材質	基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
用途	ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に
引張強度	61.64N/10mm
粘着力	4.84N/10mm
使用温度範囲	-60~316℃
商品入数	24巻
販売単位	箱

ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3010
商品名	P-11HT	幅(mm)	38
長さ(m)	9.14	厚さ(mm)	0.12
材質	基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系	用途	ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に
使用温度範囲	-60~316℃	粘着力	4.84N/10mm
引張強度	61.64N/10mm	入数	24巻

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤

屋内用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.