


品番：EA944SE-50B

品名：50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/24巻)



販売価格	94,200円(税抜) / 103,620円(税込)		
カタログ価格	94,200円(税抜) / 103,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 17:49現在)		
商品入数	24	販売単位	箱
カタログページ	1453ページ		

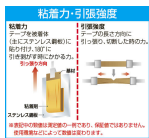

品名	EA944SE-50B
規格	50mm x 9m
材質	アルミ箔
用途	耐熱接着
特徴	耐熱性、粘着力

ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3020
商品名	P-11HT	幅(mm)	50
長さ(m)	9.14	厚さ(mm)	0.12
材質	基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系	用途	ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に
使用温度範囲	-60~316℃	粘着力	4.84N/10mm
引張強度	61.64N/10mm	入数	24巻

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤

屋内用

代替品

	品番 EA944SE-50BA コメント 変更点:入数24巻→18巻
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.