 



品番：EA944VA-1

品名：300x0.05mm/10m フッ素樹脂フィルム



販売価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
カタログ価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1501ページ		

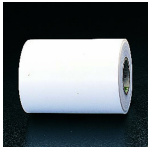

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.900UL
幅	300mm	長さ	10m
総厚さ	0.05mm	材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
用途	金型成型の離型、ACF・TCBなどの熱圧着の離型・緩衝、モータ、トランスコイルの耐熱絶縁	使用温度範囲	−100〜260℃
芯部分内径	約76mm	引張強度	50N/10mm
伸び	300%	絶縁破壊電圧	6.0kV
誘電率(1MHz)	2.1	体積抵抗	1×10 ¹⁷ Ω・cm以上
耐アーク性	180Sec以上	吸水性	0%
比重	2.1〜2.3	動摩擦係数	0.1

優れた耐薬品性を有します。ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。
絶縁破壊電圧が高い、誘電損失が少ない、など優れた電気特性を有します。
-100℃以下から260℃までの連続使用が可能であり(推奨値)、短時間ならより高温でも使用可能です。
固体材料中で最も低い摩擦係数を有します。

粘着剤の物質が付着しにくく、接触しても容易に離型することができます。

吸湿性がなく、紫外線等による特性劣化もほとんどありません。

UL94の難燃性基準に対して認定を受けています。(V-0またはVTM-0、登録番号E52859)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.