


品番 : EA944VF-25

品名 : 25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,420円(税抜) / 7,062円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,420円(税抜) / 7,062円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/14 03:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1451ページ                      |      |   |

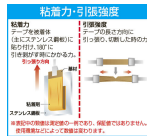

### 仕様

|        |  |      |                           |
|--------|--|------|---------------------------|
| メーカー   | 三ツ星ベルト                                 | 商品名  | マックスタック(MAXTAC)フィルムテープ    |
| 用途     | 高温・耐熱用途、非粘着用途、摺動(コンベヤの搬送物のガイド)用途、絶縁用途に | 幅    | 25mm                      |
| 長さ     | 10m                                    | 厚さ   | 0.18mm                    |
| 使用温度範囲 | -50~200℃                               | 表面色調 | 白                         |
| 表面形状   | 平面                                     | 材質   | 基材:PTFEフィルム<br>粘着剤:シリコーン系 |

基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。

耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性などの性能に優れています。

シリコーン系粘着剤は、-50℃~+200℃の温度領域における連続使用、+260℃までの断続使用に耐える事ができます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.