


品番：EA944VG-19

品名：19x0.13mm/10m ガラスクロステープ° (フッ素樹脂含浸)



販売価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
カタログ価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		

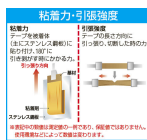

### 仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	マックスタック (MAXTAC) ガラスクロステープ
用途	高温・耐熱用途、非粘着用途、摺動(コンベヤの搬送物のガイド)用途、絶縁用途に	幅	19mm
長さ	10m	厚さ	0.13mm
使用温度範囲	-50~200℃	表面色調	茶
表面形状	平面	材質	基材: PTFEフィルム+ガラス繊維 粘着剤: シリコーン系

耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性などの性能に優れています。

ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。

シリコーン系粘着剤は、-50℃~+200℃の温度領域における連続使用、+260℃までの断続使用に耐える事ができます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.