


品番：EA944VH-25

品名：25x0.18mm/10m ガラスクロステープ°(フッ素樹脂含浸)



販売価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
カタログ価格	6,180円(税抜) / 6,798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		

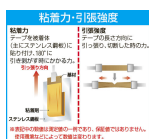

#### 仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	マックスタック(MAXTAC)ガラスクロステープ
用途	高温・耐熱用途、非粘着用途、摺動(コンベヤの搬送物のガイド)用途、絶縁用途に	幅	25mm
長さ	10m	厚さ	0.18mm
使用温度範囲	-50~200℃	表面色調	茶
表面形状	平面	材質	基材:PTFEフィルム+ガラス繊維 粘着剤:シリコーン系

耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性などの性能に優れています。

ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。

シリコーン系粘着剤は、-50℃~+200℃の温度領域における連続使用、+260℃までの断続使用に耐える事ができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.