


品番：EA944VN-225

品名：25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)

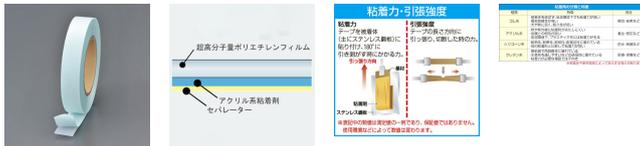

販売価格	8,520円(税抜) / 9,372円(税込)		
カタログ価格	8,520円(税抜) / 9,372円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/30 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1452ページ		



仕様

メーカー	中興化成工業	型番	AUE-112B
用途	・砂糖・穀物などのホッパーのライニング ・コンベアガイドのライニング ・スキー・スノーボードの滑走面補助用 ・FAXの紙送り部 などに	幅	25mm
長さ	20m	総厚さ	0.3mm
重量	25g	使用温度範囲	80℃
粘着力	4N/10mm	引張強度	160N/10mm
伸び	360%	破壊電圧(基材のみ)	25kV
材質	基材:超高分子量ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系	色	透明~半透明
入数	1巻		

カットやトリミングが容易にできます。

テープ表面は耐摩耗性・すべりに優れています。

低摩擦係数でフッ素樹脂に次ぐすべり特性を有しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.