

 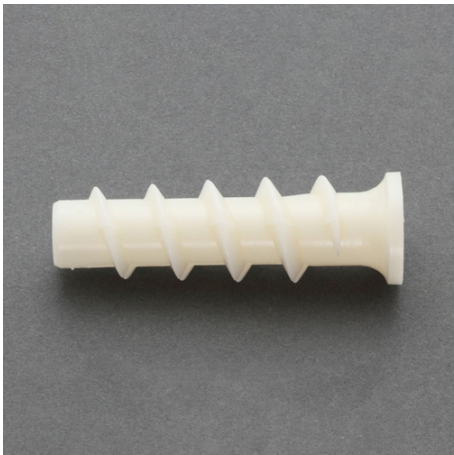
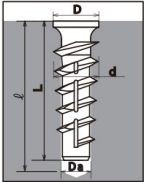


品番：EA945NT-110

品名：M8・M10・W3/8 ターボアンカー(ALC用/40本)



販売価格	7,130円(税抜)／7,843円(税込)		
カタログ価格	7,130円(税抜)／7,843円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 12:17現在)		
商品入数	40	販売単位	箱
カタログページ	1238ページ		

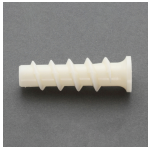

仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K10
商品名	ターボアンカー	用途	・分電盤、照明機器、監視モニターなど 電気設備の固定 ・空調、衛生設備の固定 ・ALC外壁改修下地材の固定 ・防鳥ネットの設置 など
下穴径	14mm	下穴深さ	80mm
適合ねじ・ボルト	木ねじ:9～10mm ボルト:M8～M10、W3/8 (ねじ込み量:50～70mm)	埋込深さ	70mm
全長	70mm	頭部径	23mm
本体径	22mm	材質	ナイロン
入数	40		
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮			
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」			
穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK			
非貫通型			
ターボブースター1本付属			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.