

 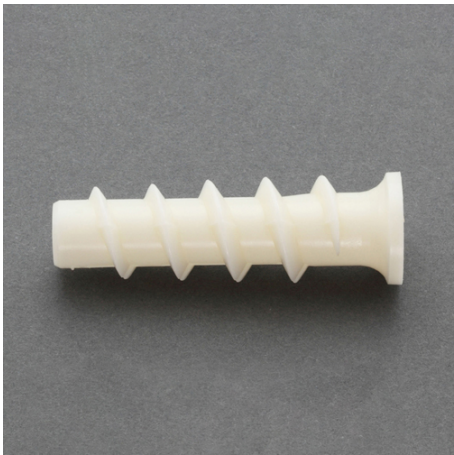
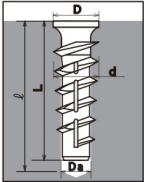


品番：EA945NT-4

品名：M4 ターボアンカー(ALC用/25本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,840円(税抜)／4,224円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,840円(税抜)／4,224円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/12 08:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 25                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ |                              |      |   |

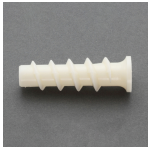

■寸法図

仕様

|             |                                          |     |                                               |
|-------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 適合ねじ・ボルト    | 木ねじ:4～4.5mm<br>ボルト:M4<br>(ねじ込み量:35～50mm) | サイズ | 全長(埋込深さ・L):50mm<br>頭部径(D):16mm<br>本体径(d):15mm |
| 下穴サイズ       | 直径(Da):10mm<br>深さ(l):60mm                | 材質  | ナイロン                                          |
| 入数は25本入りです。 |                                          |     |                                               |
| 下穴径         | 10mm                                     |     |                                               |

代替品

|  |      |                 |
|--|------|-----------------|
|  | 品番   | EA945NT-4A      |
|  | コメント | 変更点:入数(25本→50本) |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.