


品番：EA945NT-4A


品名：M4 ターボアンカー(ALC用/50本)

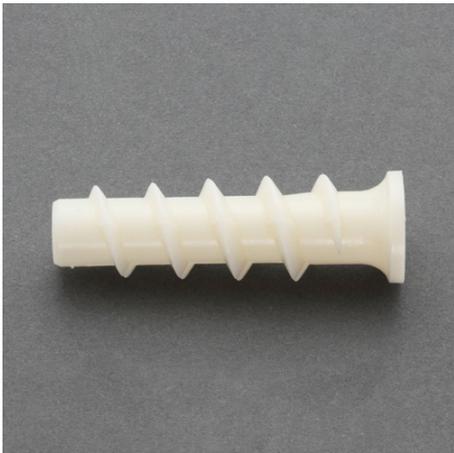

販売価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
カタログ価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/08 02:48現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1288ページ		



 ターボアンカー・巻戻ソケット・ターボブラスター



### 仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K4
商品名	ターボアンカー	用途	・分電盤、照明機器、監視モニターなど 電気設備の固定 ・空調、衛生設備の固定 ・ALC外壁改修下地材の固定 ・防鳥ネットの設置 など
下穴径	10mm	下穴深さ	60mm
埋込深さ	50mm	適合ねじ・ボルト	木ねじ:4~4.5mm ボルト:M4 (ねじ込み量:35~50mm)
全長	50mm	頭部径	16mm
本体径	15mm	材質	ナイロン
入数	50		

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮

ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」

穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK

非貫通型

ターボブラスター1本同梱。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.