


品番 : EA945NT-8

品名 : M8 ターボアンカー(ALC用/25本)



販売価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
カタログ価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 01:16現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ			

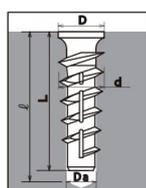

■寸法図

#### 仕様

適合ねじ・ボルト	木ねじ:7~8mm ボルト:M8、W5/16 (ねじ込み量:45~60mm)	サイズ	全長(埋込深さ・L):60mm 頭部径(D):20mm 本体径(d):18.5mm
下穴サイズ	直径(Da):12mm 深さ(l):70mm	材質	ナイロン
入数は25本入りです。			
下穴径	12mm		

#### 代替品

	品番 EA945NT-8A コメント 変更点:入数(25本→50本)
--	---------------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.